



品番 : EA637FR-12

品名 : M10/呼12 ロングTスロットナット

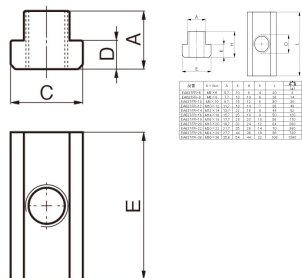

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 44 (2026/06/22 23:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0659ページ | | |

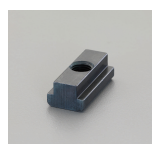

強度区分10

仕様

| | | | |
|------|-----------|------|----------|
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合T溝 | 12 |
| 適合ねじ | M10 | Aサイズ | 14mm |
| Cサイズ | 18mm | Dサイズ | 7mm |
| Eサイズ | 36mm | 硬度 | HRC22~30 |

スタッドボルトのベースと一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.