
品番: EA637FR-14

品名: M12/呼14 ロングTスロットナット

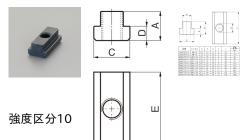

販売価格	<b>1,330円</b> (税抜)/ 1,463円(税込)				
カタログ価 格	1,330円(税抜)/1,463円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>30</b> (2025/11/20 13:46現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0669ページ				



## 仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	14
適合ねじ	M12	Aサイズ	16mm
Cサイズ	22mm	Dサイズ	8mm
Eサイズ	44mm	硬度	HRC22~30

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.