

品番: EA637FR-20

品名: M18/呼20 ロングTスロットナット

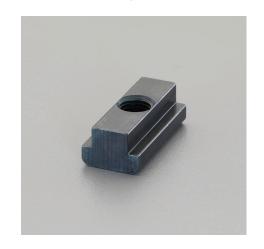

販売価格	3,020円(税抜)/3,322円(税込)				
カタログ価 格	3,020円(税抜)/3,322円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>71</b> (2025/11/20 16:44現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0669ページ				

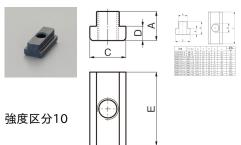

## 仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	20
適合ねじ	M18	Aサイズ	24mm
Cサイズ	32mm	Dサイズ	12mm
Eサイズ	64mm	硬度	HRC22~30

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.