

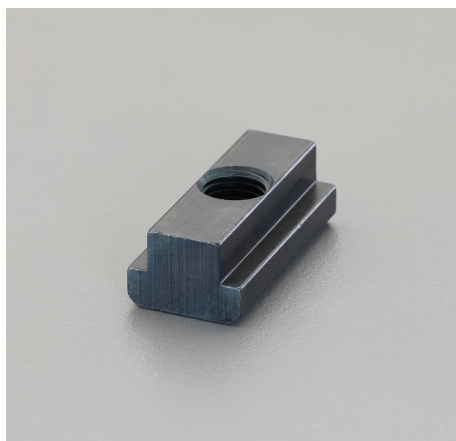


品番 : EA637FR-22

品名 : M20/呼22 ロングTスロットナット

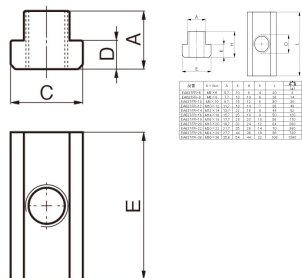

販売価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
カタログ価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 00:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0659ページ		

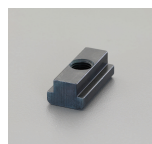

強度区分10

仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	22
適合ねじ	M20	Aサイズ	28mm
Cサイズ	35mm	Dサイズ	14mm
Eサイズ	70mm	硬度	HRC22~30

スタッドボルトのベースと一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.