



品番 : EA637FR-6

品名 : M5/呼6 ロングTスロットナット

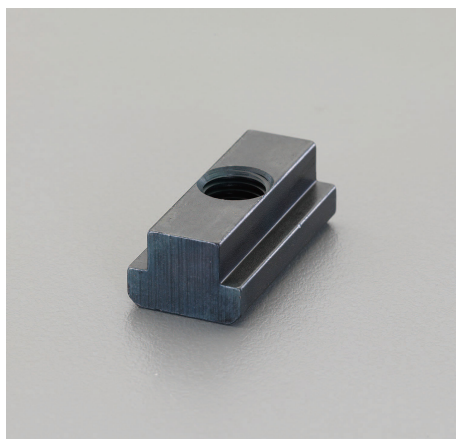

販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/11/20 12:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0669ページ		

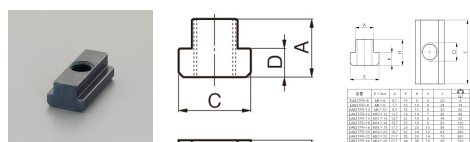

強度区分10

仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	6
適合ねじ	M5	Aサイズ	8mm
Cサイズ	10mm	Dサイズ	4mm
Eサイズ	20mm	硬度	HRC22~30

スタッドボルトのベースと一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.