


品番 : EA637GL-12

品名 : M12x18mm フランジナット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 745円(税抜) / 820円(税込) | | |
| カタログ価格 | 745円(税抜) / 820円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 51 (2026/05/01 11:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0660ページ1250ページ | | |

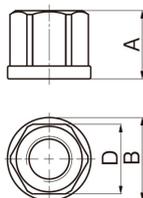

強度区分10

仕様

| | | | |
|------|-----------|------|----------|
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合ねじ | M12 |
| Aサイズ | 18mm | Bサイズ | 25mm |
| Dサイズ | 18mm | 硬度 | HRC25~35 |
| 並目ねじ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.