


品番：EA637GR-24

品名：M24 球面ワッシャー

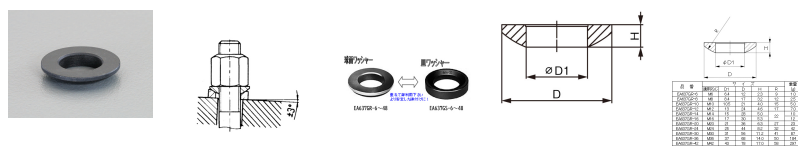

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 960円(税抜) / 1,056円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 960円(税抜) / 1,056円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 18 (2026/07/04 15:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0660ページ                       |      |   |



皿ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に

#### 仕様

|        |       |      |           |
|--------|-------|------|-----------|
| 材質     | 焼入鋼   | 適合ねじ | M24       |
| D1サイズ  | 25mm  | Dサイズ | 44mm      |
| Hサイズ   | 8.2mm | 耐荷重  | 168kN(最大) |
| 傾き許容角度 | ±3°   |      |           |

より安定した締付けに。

EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.