
 
 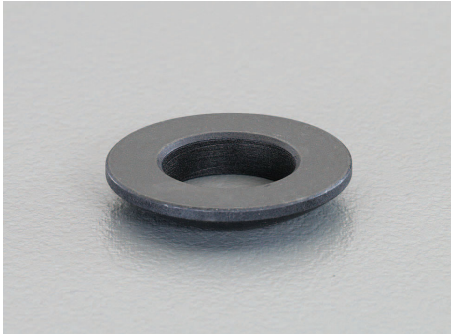
 
 


品番：EA637GR-30

品名：M30 球面ワッシャー



販売価格	1,840円(税抜) / 2,024円(税込)		
カタログ価格	1,840円(税抜) / 2,024円(税込)		
在庫数	最新在庫: 141 (2026/07/04 14:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0660ページ		



品名	規格	単位	在庫	価格
球面ワッシャー	EA637GR-30	個	141	1,840

皿ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に

#### 仕様

材質	焼入鋼	D1サイズ	31mm
Dサイズ	56mm	Hサイズ	11.2mm
適合ねじ	M30	耐荷重	269kN(最大)
傾き許容角度	±3°		

より安定した締付けに。

EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.