

 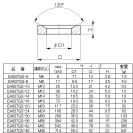
 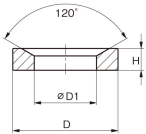


品番：EA637GS-10

品名：M10 皿ワッシャー



|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 210円(税抜)／ 231円(税込)             |      |   |
| カタログ価格  | 210円(税抜)／231円(税込)              |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 139 （2026/02/26 16:15現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0660ページ                        |      |   |



球面ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に

仕様

|                        |       |      |          |
|------------------------|-------|------|----------|
| 材質                     | 焼入鋼   | 適合ねじ | M10      |
| D1サイズ                  | 12mm  | Dサイズ | 21mm     |
| Hサイズ                   | 4.2mm | 耐荷重  | 26kN(最大) |
| 傾き許容角度                 | ±3°   |      |          |
| より安定した締付けに。            |       |      |          |
| EA637GRシリーズと重ねてご使用下さい。 |       |      |          |