

 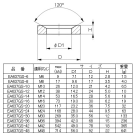


品番：EA637GS-20

品名：M20 皿ワッシャー

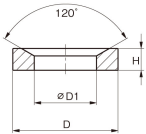

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 730円(税抜)／ 803円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 730円(税抜)／803円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 35 （2026/02/26 16:08現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0660ページ                       |      |   |



球面ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に

仕様

|                        |        |      |           |
|------------------------|--------|------|-----------|
| 材質                     | 焼入鋼    | 適合ねじ | M20       |
| D1サイズ                  | 23.2mm | Dサイズ | 36mm      |
| Hサイズ                   | 7.5mm  | 耐荷重  | 117kN(最大) |
| 傾き許容角度                 | ±3°    |      |           |
| より安定した締付けに。            |        |      |           |
| EA637GRシリーズと重ねてご使用下さい。 |        |      |           |