
 


品番：EA638B-8

品名：M8x15 スイベルアイボルト(ステンレス製)

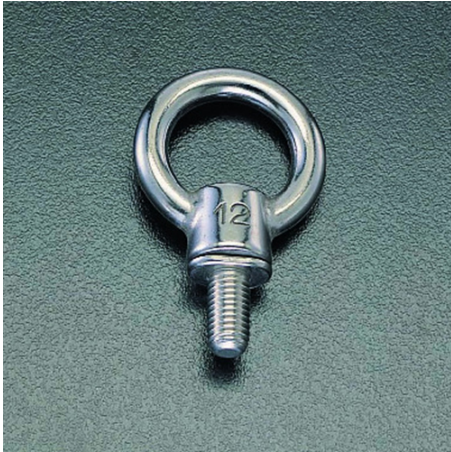

販売価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
カタログ価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/03 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1761ページ		



#### 仕様

線径	6mm	全長	58mm
ねじ径	M8	ねじ長	15mm
リング内径	25mm	使用荷重	80kg
材質	SUS304	重量	43g
付属品	専用スパナ		

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に

ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

スイベル式で回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。

専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止になります。

RoHS2対応品

※吊り金具として使用しないで下さい。

荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

