



品番：EA638BK-11

品名：8.0x6.0mm ビラカン(スチール・メッキ/10個)

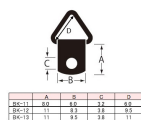

販売価格	205円(税抜) / 226円(税込)		
カタログ価格	205円(税抜) / 226円(税込)		
在庫数	最新在庫: 259 (2026/04/13 18:39現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1362ページ		

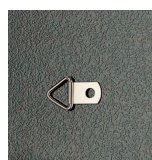

	A	B	C	D
80-11	6.0	6.0	3.2	6.0
80-12	11	6.5	3.2	6.0
80-13	11	6.5	3.2	11

仕様

線径	1.2mm	プレートサイズ	8.0×6.0mm
使用荷重	3.0kg	材質	鉄
仕上	ニッケルメッキ	穴径	3.2mm
入数	10個	破断荷重	27.8kg

取付ねじ無し

パネルなどに木ネジで直接取付けます。

上部のリングに洋灯吊にかけて使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.