



品番：EA638BN-103

品名：M10 アイナット(止ねじ付/ステンス製)

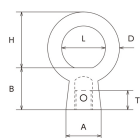

販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1760ページ		

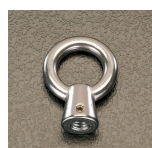

仕様

アイナット	M10	六角穴	M4
止めねじ長さ	4mm	止めねじピッチ	0.7mm
線径	8mm	内径	25mm
全長	56mm	使用荷重	150kg
材質	ステンレス(SUS304)	重量	70g

機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に

六角穴付止めねじ付

並目

ナットの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。

めねじが貫通していないので設置時にネジ穴が見えず、装飾的です。

RoHS2対応品

※状況に応じて金属用接着剤をご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

