

品番：EA638BN-12

品名：M12 アイナット(ステンレス製)




販売価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/07 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1810ページ		



品番	EA638BN-12
品名	M12 アイナット(ステンレス製)
材質	SUS304
ねじ径	M12
ねじピッチ	1.75mm
サイズD	10mm
サイズL	30mm
サイズH	39mm
サイズB	22mm
重量	116g
使用荷重	220kg

品番	EA638BN-12
品名	M12 アイナット(ステンレス製)
材質	SUS304
ねじ径	M12
ねじピッチ	1.75mm
サイズD	10mm
サイズL	30mm
サイズH	39mm
サイズB	22mm
重量	116g
使用荷重	220kg

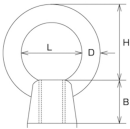

仕様

材質	鍛造ステンレス(SUS304)	ねじ径	M12
使用荷重	220kg	ネジピッチ	1.75mm
重量	116g	サイズD	10mm
サイズL	30mm	サイズH	39mm
サイズB	22mm		
並目			

代替品

	品番	EA638SS-34
	コメント	M12 SUS304 鍛造品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.