 



品番：EA638BP-10

品名：M10x 18mm アイボルト(ステンス製)



販売価格	1,150円(税抜)／1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜)／1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/03/24 21:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		

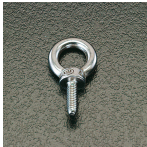

カタログ訂正 26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス (正)鋳造ステンレス (No.57 9050)

仕様

ねじサイズ	M10×18mm	線径	8mm
内径	25mm	全長	60mm
使用荷重	150kg	材質	鋳造ステンレス(SUS304)
重量	59g		

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に

並目

ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。

RoHS2対応品

代替品

	品番 EA638SD-33 コメント M10x17mm SUS304
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.