


品番：EA638BP-3

品名：M3x11.5mm アイボルト(ステンス製)

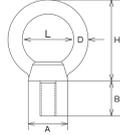

販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2026/03/24 21:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



カタログ訂正

26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス(正)鋳造ステンレス、綿径(誤)3.5mm(正)3mm(No.57 9050)

仕様

ねじサイズ	M3×11.5mm	線径	3mm
内径	9mm	全長	27.5mm
使用荷重	15kg	材質	鋳造ステンレス(SUS304)
重量	4g		
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に			
並目			
ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.