


品番 : EA638BP-5

品名 : M5x 13mm アイボルト(ステンス製)

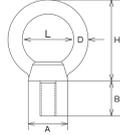

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 760円(税抜) / 836円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 760円(税抜) / 836円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 38 (2026/03/24 21:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1761ページ                       |      |   |



カタログ訂正

26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス(正)鋳造ステンレス(No.57 9050)

#### 仕様

|       |         |    |                 |
|-------|---------|----|-----------------|
| ねじサイズ | M5×13mm | 線径 | 5mm             |
| 内径    | 13mm    | 全長 | 38mm            |
| 使用荷重  | 30kg    | 材質 | 鋳造ステンレス(SUS304) |
| 重量    | 13g     |    |                 |

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に

並目

ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.