


品番：EA638BP-8

品名：M8x 15mm アイボルト(ステンス製)

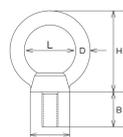

販売価格	995円(税抜) / 1,095円(税込)		
カタログ価格	995円(税抜) / 1,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/03/24 21:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



カタログ訂正

26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス(正)鋳造ステンレス(No.57 9050)

仕様

ねじサイズ	M8×15mm	線径	7mm
内径	19mm	全長	49mm
使用荷重	80kg	材質	鋳造ステンレス(SUS304)
重量	29g		

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に

並目

ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。

RoHS2対応品

代替品

	品番 EA638SD-32 コメント M8x13mm SUS304
---	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.