


品番：EA638BQ-22

品名：M6x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)



販売価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/27 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1351ページ		

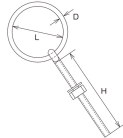

仕様

ねじサイズ	M6×50mm	線径	5mm
リング内径	30mm	使用荷重	50kg
材質	SUS304	重量	30g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として			
六角ナット、丸ワッシャー各1個付			
未使用時には丸リンクが倒れるので、邪魔になりません。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.