


品番：EA638BQ-26

品名：3/8"x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,320円(税抜) / 2,552円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,320円(税抜) / 2,552円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/05/03 19:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1351ページ | | |

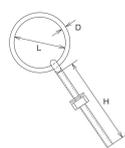

仕様

| | | | |
|------------------------------------|------------|------|-------|
| ねじサイズ | W3/8"×90mm | 線径 | 9mm |
| リング内径 | 50mm | 使用荷重 | 150kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 170g |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | | | |
| 六角ナット、丸ワッシャー各1個付 | | | |
| 未使用時には丸リンクが倒れるので、邪魔になりません。 | | | |
| RoHS2対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.