
 


品番：EA638BT-41

品名：12.7x87.1mm/1.36t 吊り環(ステンレス製・溶接型)

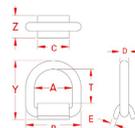

販売価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
カタログ価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 19:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1759ページ		



鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

材質	鍛造ステンレス(SUS316)	サイズA	59.6mm
サイズB	87.1mm	サイズC	49.7mm
サイズD	12.7mm	サイズE	7.6mm
サイズT	52mm	サイズY	92.7mm
サイズZ	35mm	重量(g)	453
使用荷重(t)	1.36	注意	耐荷重は溶接方法または溶接ブースにより変化します。

最大の耐食性と耐久性を実現する鍛造SUS316製。

溶接された取付プレートが特徴です。

「D」リングは、使用しないときは平らに折りたたむことができます。

海外コンテナ輸送や長距離輸送などの貨物に最適です。

代替品

品番	EA638BT-17
コメント	材質・サイズ確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.