
 


品番：EA638BT-8

品名：56.6x76.2mm 埋込リフトハンドル(ステンス製)

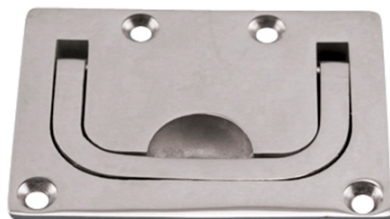

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,340円(税抜) / 1,474円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,340円(税抜) / 1,474円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/05/03 18:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1358ページ                      |      |   |



カタログ訂正 24/04/30 プレートサイズ:誤:76×56.6mm、正:76.2×56.6mm(No.56,57 9046)

#### 仕様

|         |   |    |        |
|---------|---|----|--------|
| プレートサイズ | 76.2×56.6mm   | 厚み | 2.5mm  |
| 深さ      | 8.3mm   | 材質 | SUS316 |
| 取付穴径    | 3.8mm   | 重量 | 117g   |
| サイズ(mm) | A:2.5、B:64.0、C:45.2、D:26.6、E:<br>3.8<br>X:56.6、Y:76.2、Z:8.3 |    |        |

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。

ボートやヨットのデッキに使用するのに適しています。

取付ねじ無し

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.