



品番：EA638F-225A

品名：25.4x87mm/2721kg D型シャックル(ステンス製)

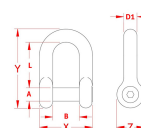

販売価格	5,640円(税抜) / 6,204円(税込)		
カタログ価格	5,640円(税抜) / 6,204円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

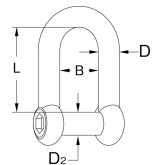

仕様


材質	ステンレス(SUS316)	サイズD_1	25.4mm
サイズD_2	24.9mm	サイズB	49.3mm
サイズL	86.9mm	サイズX	96.5mm
サイズY	149.4mm	サイズZ	48.8mm
重量	1.4kg	使用荷重(kg)	2,721

最高の耐食性と耐久性を実現するSUS316製

船舶や産業用機械に最適です。

ねじシャックルのピンの出っ張り(つかむ部分)が無い為、ロープなどが引っかかりません。

代替品

	品番 EA638F-25 コメント 使用荷重同じ。ツマミつきです。
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.