


品番：EA638FB-42

品名：1500kg シャックル(ステンレス製)



販売価格	8,160円(税抜) / 8,976円(税込)		
カタログ価格	8,160円(税抜) / 8,976円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/01 02:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1758ページ		

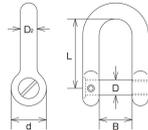

#### 仕様

線径	22mm	口長さ	88mm
口幅	44mm	ねじ径	W7/8"
六角レンチサイズ	2.5mm	使用荷重	1.5t
材質	ステンレス(SUS304)	重量	1.11kg

チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また末端の金具のジョイントに

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンがゆるみにくなっています。

沈みタイプのシャックルなので、ロープ等が引っかかりません。金具の盗難防止にも。

RoHS2対応品

※六角レンチは付属していません。

#### 代替品

	品番 EA638F-20 コメント サイズ、1814kg
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

