



品番：EA638FB-69

品名：1000kg シャックル(ステンレス製)

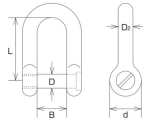

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,840円(税抜) / 7,524円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,840円(税抜) / 7,524円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/25 14:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1758ページ | | |

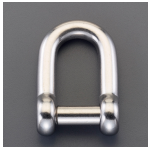

仕様

| | | | |
|------|--------|-----|---------------|
| 線径 | 19mm | 口長さ | 76mm |
| 口幅 | 38mm | ねじ径 | W3/4" |
| 使用荷重 | 1000kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 774g | | |

チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また末端の金具のジョイントに

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がなく、ロープ等がひっかかりません。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.