

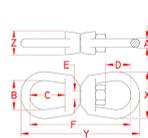


品番：EA638FH-61

品名：19.0x74.1mm アイ&アイ スイベル(ステンレス製)

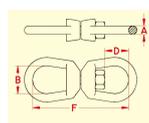

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,750円(税抜) / 1,925円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,750円(税抜) / 1,925円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/02/27 20:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1374ページ                      |      |   |

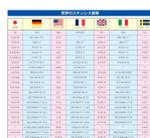

#### 仕様

|          |               |         |   |
|----------|---------------|---------|---|
| 使用荷重(kg) | 408           | サイズ(mm) | A:6.3、B:19.0、C:26.9、D:20.3、E:7.8<br>F:74.1、X:31.7、Y:85.6、Z:15.2 |
| 材質       | ステンレス(SUS316) | 重量(g)   | 77  |

耐食性、耐久性に優れています。

鍛造されています。

様々なチェーン、ワイヤーロープ、繊維ロープの接続に適しています。

ピンと張った状態でのねじれや結び目によって生じるストレスを軽減できます。

商品にサイズと使用荷重の刻印が入っています。

この製品は位置を決める時に使用するもので、負荷がかかった状態で旋回または回転させてはいけません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.