


品番：EA638FM-3

品名：125.4mm スイベルスナップ(ステン製)

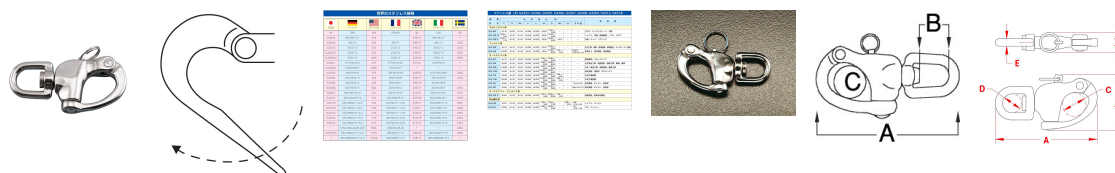

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,610円(税抜) / 5,071円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,610円(税抜) / 5,071円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/07/04 21:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1375ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------|---------|--|
| 全長 | 125.4mm | 開口幅 | 26.6mm |
| リング幅 | 25.7mm | 使用荷重 | 907kg |
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:125.4、B:25.7、C:26.6、D:22.6、E:9.1、X:62.4、Z:20.5 |
| 重量 | 299.3g | | |

ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。

海洋、産業用途に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.