


品番：EA638J-15

品名：10.0mm ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製)

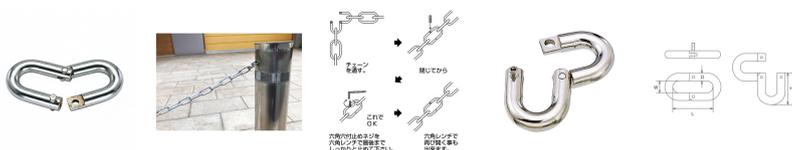

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,630円(税抜) / 2,893円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,630円(税抜) / 2,893円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/28 01:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1375ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                        |        |      |         |
|------------------------|--------|------|---------|
| 線径                     | 10mm   | 内寸   | 40×15mm |
| レンチサイズ                 | 2mm    | 使用荷重 | 200kg   |
| 材質                     | SUS304 | 仕上げ  | 鏡面研磨仕上  |
| 重量                     | 78g    |      |         |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として |        |      |         |
| 六角レンチで再び開くことができます。     |        |      |         |
| チェーンにそっくりな形ですっきりジョイント  |        |      |         |
| 開口部分が広く、用途が広がります。      |        |      |         |
| RoHS2対応品               |        |      |         |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.