


品番：EA638M-3

品名：26x 80x32.5mm オープンパットアイ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,400円(税抜)／1,540円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,400円(税抜)／1,540円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/03/24 16:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1360ページ                      |      |   |

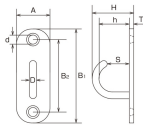

仕様

|                         |        |         |         |
|-------------------------|--------|---------|---------|
| 線径                      | 8mm    | プレートサイズ | 26×80mm |
| 奥行                      | 32.5mm | 口幅      | 16mm    |
| 穴径                      | 5.2mm  | 穴間ピッチ   | 60mm    |
| 使用荷重                    | 20kg   | 材質      | SUS304  |
| 重量                      | 63g    |         |         |
| 取付ねじ無し(※皿頭のねじをご使用ください。) |        |         |         |
| 設置幅の狭い面でも取り付け可能         |        |         |         |
| 支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。    |        |         |         |
| RoHS2対応品                |        |         |         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.