


品番：EA638MG-1

品名：M6 ラウンドアイ/アンカー付(ステンレス製)

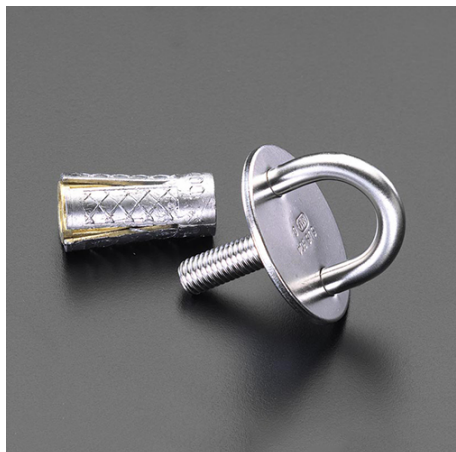

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,090円(税抜) / 1,199円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,090円(税抜) / 1,199円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 48 (2026/04/23 08:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1360ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------------------|------|------|
| 線径 | 5mm | 外径 | 33mm |
| 奥行 | 19mm | 口幅 | 15mm |
| ねじ径 | M6 | ねじ長 | 21mm |
| ドリル径 | 11mm | 使用荷重 | 15kg |
| 材質 | SUS304 (アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト) | 重量 | 35g |


壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として

アンカープラグ付き

座部分は円形です。

RoHS2対応品

代替品

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 品番 EA638MG-2 コメント |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.