 


品番：EA638MG-11

品名：M6 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製)



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/29 07:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1360ページ		



#### 仕様

線径	5mm	リング内径	30mm
プレート外径	33mm	奥行	19mm
ねじ径	M6	ねじ長	21mm
ドリル径	11mm	使用荷重	15kg
材質	SUS304 (アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト)	重量	51g

壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として

丸カンが付きで、太いロープ等を通すのが容易です。


アンカープラグ付き

座部分は円形です。

RoHS2対応品

#### 代替品

	品番	EA638MG-1
	コメント	M6/15kg

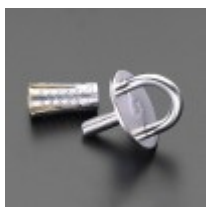

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.