


品番：EA638NB-9

品名：8.5 ton 強力型ボウシャックル



販売価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
カタログ価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/07/03 00:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1757ページ		

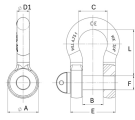

#### 仕様


材質	ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装)	サイズB	43mm
サイズD_1	25mm	サイズL	95mm
使用荷重	8.5t	ねじ径	M28
重量	2.28kg		

※仕様の際は使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

#### 代替品

	品番 EA638NB-10 コメント サイズ違い
	品番 EA638NA-10 コメント 形状違い



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.