


品番 : EA638NC-10

品名 : 9.5 ton 強力型シャックル

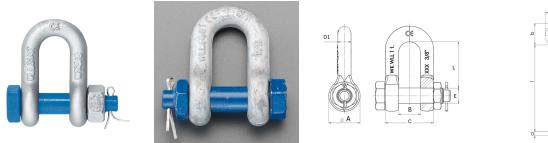

販売価格	5,880円(税抜) / 6,468円(税込)		
カタログ価格	5,880円(税抜) / 6,468円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/13 15:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1757ページ		



## 仕様

材質	ブラケット:高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ) ボルト:高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装) 割ピン:スチール	サイズD1(画像参照)	29mm
サイズB(画像参照)	46mm	サイズL(画像参照)	90mm
使用荷重	9.5t	ねじ径	M32
割ピンサイズ	4×40mm	重量	3.12kg

※使用に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(ΦA)は生産ロットによってサイズが異なります。

## 代替品

	品番 EA638ND-10 コメント
--	-----------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.