


品番：EA638NC-4

品名：1.5 ton 強力型シャックル

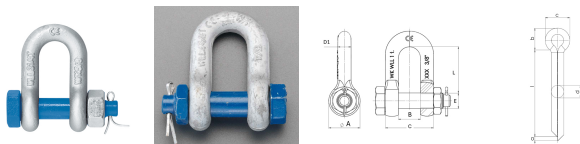

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 650円(税抜) / 715円(税込) | | |
| カタログ価格 | 650円(税抜) / 715円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 23 (2026/07/02 23:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1757ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---|-------------|-------|
| 材質 | ブラケット: 高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ) ボルト: 高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装) 割ピン: スチール | サイズD1(画像参照) | 約11mm |
| サイズB(画像参照) | 18mm | サイズL(画像参照) | 36mm |
| 使用荷重 | 1.5t | ねじ径 | M14 |
| 割ピンサイズ | 2×20mm | 重量 | 225g |

※使用に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.