


品番 : EA638NC-5

品名 : 2.0 ton 強力型シャックル

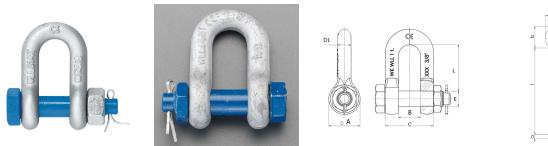

販売価格	770円(税抜)／847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜)／847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 41 (2026/02/13 15:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1757ページ		



仕様

材質	プラケット:高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ) ボルト:高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装) 割ピン:スチール	サイズD1(画像参照)	13mm
サイズB(画像参照)	21mm	サイズL(画像参照)	41mm
使用荷重	2t	ねじ径	M16
割ピンサイズ	3.2×32mm	重量	325g

※使用に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(ΦA)は生産ロットによってサイズが異なります。

代替品

	品番 EA638ND-5 コメント 価格・仕様異なります
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.