


品番 : EA638NC-8

品名 : 6.5 ton 強力型シャックル

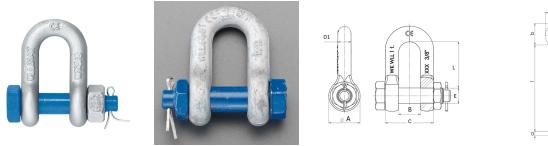

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,330円(税抜) / 3,663円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,330円(税抜) / 3,663円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/02/13 14:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1757ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--|-------------|--------|
| 材質 | プラケット:高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ) ボルト:高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装) 割ピン:スチール | サイズD1(画像参照) | 22mm |
| サイズB(画像参照) | 36mm | サイズL(画像参照) | 71mm |
| 使用荷重 | 6.5t | ねじ径 | M25 |
| 割ピンサイズ | 3.2×32mm | 重量 | 1.54kg |

※使用に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(ΦA)は生産ロットによってサイズが異なります。

代替品

| | |
|--|----------------------|
| | 品番 EA638ND-8 コメント |
|--|----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.