


品番：EA638NC-8

品名：6.5 ton 強力型シャックル

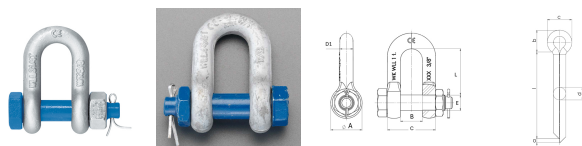

販売価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
カタログ価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/02 23:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1757ページ		



仕様

材質	ブラケット: 高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ) ボルト: 高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装) 割ピン: スチール	サイズD1(画像参照)	約22mm
サイズB(画像参照)	36mm	サイズL(画像参照)	71mm
使用荷重	6.5t	ねじ径	M25
割ピンサイズ	3.2×32mm	重量	1.54kg


※使用に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。

代替品

	品番 EA638ND-8 コメント
---	----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.