
 


品番：EA638R-4

品名：4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

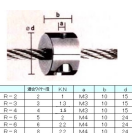


|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 920円(税抜) / 1,012円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 920円(税抜) / 1,012円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 142 (2026/07/08 22:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1366ページ                        |      |   |



### 仕様

|              |               |       |       |
|--------------|---------------|-------|-------|
| 適合ワイヤー径      | 4mm           | 直径    | 15mm  |
| 全長           | 10mm          | 最高引張力 | 1.5kN |
| 材質           | ステンレス(SUS316) |       |       |
| (1×19)ワイヤー不可 |               |       |       |

### 代替品

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>品番</b> EA638RA-4</p> <p><b>コメント</b> 引張力6.3kN、価格</p> |
|--|---|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.