


品番：EA638RL-14

品名：4mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンス製)

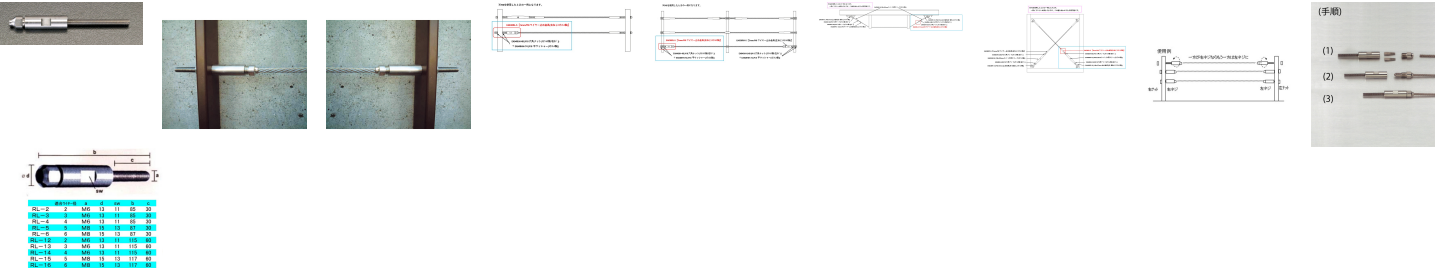

販売価格	2,350円(税抜)／2,585円(税込)		
カタログ価格	2,350円(税抜)／2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/11 16:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1364ページ		



耐食性・耐孔食に優れています

仕様

適合ワイヤー径	4mm	ねじサイズ	M6×60mm
仕様	右ねじ	材質	ステンレス(SUS316L)
重量	約57g	適正締め付けトルク	25-30Nm
最高引張力	8kN		
(1×19)ワイヤー不可			
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。			
【手順】 (1) 一旦分解する (2) ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。 (3) しっかりと固定します。			
耐食性・耐孔食に優れています。			

