 



品番：**EA638RS-6**

品名：6mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンス製)



販売価格	<b>3,200円</b> (税抜) / 3,520円 (税込)		
カタログ価格	3,200円 (税抜) / 3,520円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 37</b> (2026/06/17 19:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1364ページ		

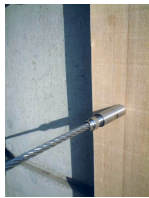

耐食性・耐孔食に優れています

#### 仕様

仕様	左雌ねじ	適合ワイヤー径	6mm
ねじ径	M8	全長	57mm
材質	ステンレス(SUS316L)	破断強度	ワイヤーの最小破断強度の90%以内
重量	約51g	適正締め付けトルク	25-30Nm
最高引張力	18.1kN	入数	1個

(1×19)ワイヤー不可

耐食性・耐孔食に優れています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.