


品番：EA638SV-37

品名：M10x25mm アイボルト(ステンレス製)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1761ページ		

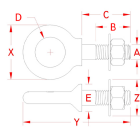

耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

使用荷重(kg)	544	サイズ(mm)	A:10、B:25、C:38、D:19、E:16.7 X:35.5、Y:78.7、Z:18.7
ねじ径	M10	リング内径(mm)	φ19
材質	SUS316	重量(g)	81.6

鍛造

本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。

ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.