
 


品番：EA638SV-51

品名：M20x63mm ロングアイボルト(ステンレス製)

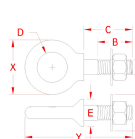

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,100円(税抜) / 15,510円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,100円(税抜) / 15,510円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 17:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1761ページ | | |



耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------|--|
| 使用荷重(kg) | 3234 | サイズ(mm) | A:20、B:63、C:127、D:44、E:44.4 X:82.0、Y:219.7、Z:43.6 |
| ねじ径 | M20 | リング内径(mm) | φ44 |
| 材質 | SUS316 | 重量(g) | 929.8 |
| 鍛造 | | | |
| 本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。 | | | |
| ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.