
 
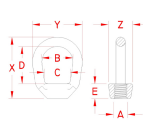


品番：EA638SW-13

品名：M12 アイナット(ステンレス製)



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1760ページ		

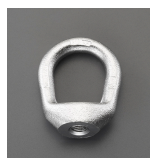

鍛造ステンレス製で頑丈です

#### 仕様

使用荷重(kg)	975	リング内径(mm)	32×38
リング線径(mm)	9.4	ねじ径	M12
材質	鍛造ステンレス(SUS316)	重量(g)	122.4

並目ねじ

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。

船舶、産業用途に適しています。

商品本体に、材質、サイズ、使用荷重の刻印があります。

#### 代替品



品番 EA638ST-4

コメント スチール製 耐荷重1.6t 赤色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

