


品番 : EA639CD

品名 : 100kg トグルクランプ

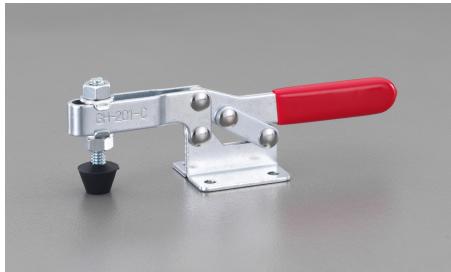

販売価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
カタログ価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫: 41 (2025/12/18 23:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0673ページ		



ネオプレンキャップ付アジャストガルト1/4"×45mm



仕様

水平レバー・下方押え型			
締付能力	100kg	バー開き角度	79度
ハンドル開き角度	87度	クランプ部	ネオプレンキャップ
サイズ	38×146.18×39(H)mm	取付金具	38×40mm
取付穴	φ 5mm×4箇所	重量	140g
ビニールグリップ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.