


品番：EA639SA-2

品名：91kg トグルクランプ(ステンレス製)

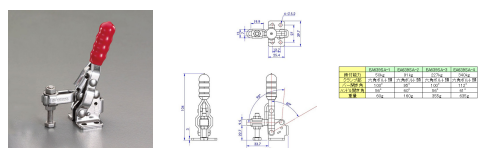


販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/07/04 08:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0663ページ		



#### 仕様

締付能力	91kg	バー開き角度	95°
ハンドル開き角度	60°	クランプ部	六角ボルト頭
本体材質	ステンレス製	サイズ	39.7×64.7×104mm
取付金具	39.7×25.4mm	取付穴	φ5.2mm×4箇所
重量	160g		
垂直レバー・下方押え型			
クランプ位置が調整可能			

#### 代替品

	<b>品番</b> EA639SA-12 <b>コメント</b> クランプ位置調整はできません。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.