



品番 : EA639YA-1

品名 : 50kg トグルクランプ

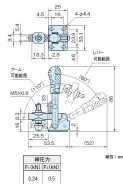

販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/04 09:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0663ページ		

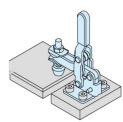

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC201U
全高	86mm	全長	53.5~105.5mm
取付金具サイズ	33.1×25mm	最大締付能力	50kg
アーム可動範囲	0~110°	レバー可動範囲	0~60°
質量	80g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR)

立型トグルクランプ

垂直レバー・下方押え型

クランプ位置調整可能タイプ

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.