


品番：EA639YA-3

品名：100kg トグルクランプ

	販売価格	2,010円(税抜)／2,211円(税込)		
	カタログ価格	2,010円(税抜)／2,211円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/12 16:51現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ				

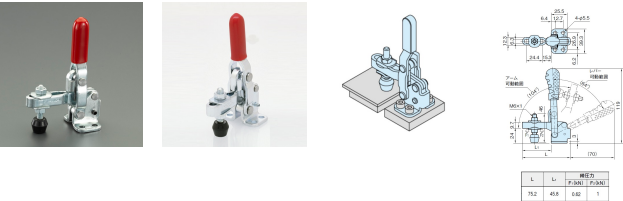

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC202U
全高	119mm	全長	75.2～145.2mm
取付金具サイズ	39.3×25.5mm	最大締付能力	100kg
アーム可動範囲	0～104°	レバー可動範囲	0～64°
重量	170g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム (CR)
立型トグルクランプ			
垂直レバー・下方押え型			
クランプ位置調整可能タイプ			
RoHS対応品			

代替品

	品番	EA639CL
	コメント	仕様ご確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.