
 


品番 : EA639YA-4

品名 : 63kg トグルクランプ

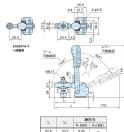

販売価格	2,010円(税抜) / 2,211円(税込)		
カタログ価格	2,010円(税抜) / 2,211円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0673ページ		



カタログ訂正

24/11/27 ●締付能力…(誤)100kg (正)63kg (No.55、No.56 1115)

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC202SF
全高	119mm	全長	62.6~132.6mm
取付金具サイズ	39.3×25.5mm	最大締付能力	63kg
アーム可動範囲	0~104°	レバー可動範囲	0~64°
質量	160g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR)

立型トグルクランプ

垂直レバー・下方押え型

クランプ位置固定タイプ

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

