
 


品番：EA639YA-7

品名：173kg トグルクランプ

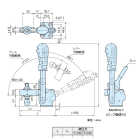

販売価格	2,970円(税抜) / 3,267円(税込)		
カタログ価格	2,970円(税抜) / 3,267円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/02 23:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0663ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC207U-L
全高	177mm	全長	100~208mm
取付金具サイズ	44.6×35.1mm	最大締付能力	173kg
アーム可動範囲	0~115°	レバー可動範囲	0~62°
質量	390g	材質	本体・アーム: SPCC(亜鉛メッキ) グリップ: ポリ塩化ビニル ボルト・ナット: SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部): クロロプレンゴム (CR)
立型トグルクランプ (ストッパー・ロック機構付)			
垂直レバー・下方押え型			
クランプ位置調整可能タイプ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

