
 


品番 : EA639YB-12

品名 : 225kg トグルクランプ

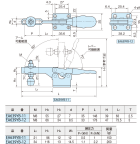

販売価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
カタログ価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/02 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0664ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H225U
全高	47~116mm	全長	178mm
取付金具サイズ	35×38.2mm	最大締付能力	225kg
締圧力	F1:1.1kN F2:2.2kN	アーム可動範囲	0~90°
レバー可動範囲	0~66°	質量	260g
材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレングム(CR)		
横型トグルクランプ			
水平レバー・下方押え型			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

